


モータ取付キット
EAMM-A-D40-87A-S1
製品番号: 1322186

FESTO

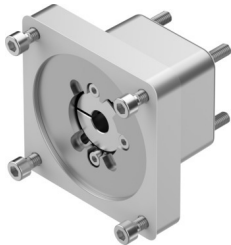

データシート

特徴	値
呼び長さ	55.5 mm
取付位置	任意
最高回転数	8000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP65
周囲温度	-10 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	5.87 kgmm ²
伝達トルク	12.5 Nm
製品質量	530 g
インタフェースコード アクチュエータ	D40
インタフェースコード モータイン	87A
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠