


クランプモジュール
EV-15/63-4
製品番号: 13290

FESTO

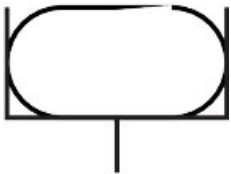

データシート

特徴	値
ストローク	4 mm
クランプ面	15x63
取付位置	任意
機能	単動式
使用圧力	0.2 MPa...0.6 MPa 29 psi...87 psi
作動圧力	2 bar...6 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	銅の質量が1%を超える金属は使用対象から除外 回路基板、ケーブル、電気コネクタ、コイルを除く。合金成分として1%以上の銅を含む金属は使用から除外される。ただし、プリント基板、ケーブル、電気コネクタ、コイルは例外とする。銅、亜鉛、ニッケルの質量比が5%を超える金属は使用から除外する。回路基板、ケーブル、電気コネクタ、コイルは例外
周囲温度	-20 °C...40 °C
製品質量	65 g
取付方法	取付穴付
空気圧接続	M5
材質 ハウジング	アルミダイキャスト
材質 メンブレン	TPE-U(PU)