


クランプモジュール
EV-20/75-5
製品番号: 13291

FESTO

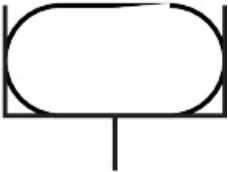

データシート

特徴	値
ストローク	5 mm
クランプ面	20x75
取付位置	任意
機能	単動式
使用圧力	0.2 MPa...0.6 MPa 29 psi...87 psi
作動圧力	2 bar...6 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]-準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	銅の質量の割合が5%を超える金属は使用対象から除外されています。回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です
周囲温度	-20 °C...40 °C
製品質量	130 g
取付方法	取付穴付
空気圧接続	M5
材質 ハウジング	アルミダイキャスト
材質 メンブレン	TPE-U(PU)