


エルボ
QSL-1/2-10-50
製品番号: 133192

FESTO

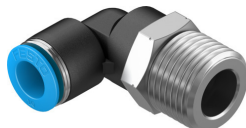

データシート

特徴	値
サイズ	標準
呼び径	8.3 mm
ねじ付トラニオンのシール方法	コーティング
取付位置	任意
形状	エルボ
発注単位	50
構造	Push-Pull方式
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
温度依存性の使用圧力	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
作動電圧の情報	水: 最大0.6MPa(最大50°C)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気 水(液体, 氷なし)
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
クリーンルーム等級	ISO 14644-1 準拠, クラス4
周囲温度	-10 °C...80 °C
製品質量	57 g
取付方法	六角ねじ SW21
エア接続ポート 1	雄ねじ R1/2
空気圧接続 2	チューブ 外径16mm用
色 リリースリング	青
ねじ付トラニオン材質	真鍮ニッケルめっき
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質 ハウジング	PBT
リリースリング材質	POM
チューブシール材質	NBR
チューブ止め具材質	ステンレス