


マニホールド  
VABM-C8-12E-G14-12-M1-L  
製品番号: 1361870

FESTO

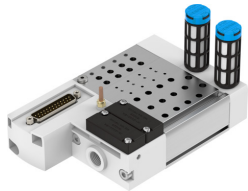

データシート

| 特徴            | 値                 |
|---------------|-------------------|
| グリッド寸法        | 12 mm             |
| 最大バルブ連数       | 12                |
| 耐食性クラス KBK    | 0 - 耐腐食性なし        |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L |
| バルブ取付の最大締付トルク | 0.6 Nm            |
| 許容締付トルク 壁取付   | 5 Nm              |
| 製品質量          | 890 g             |
| エア接続ポート 1     | G1/4              |
| 空気圧ポート 3      | G1/4              |
| エア接続ポート 5     | G1/4              |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠            |
| 材質 マニホールドブロック | 鍛造アルミ合金           |