


取付ブラケット
PAML-MB-90-HP3
製品番号: 1367323

FESTO

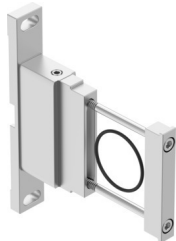

データシート

特徴	値
サイズ	90
呼び幅 DN	36
シリーズ	L
使用圧力	0 MPa...5 MPa
作動圧力	0 bar...50 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:~:]準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
流体温度	5 °C...60 °C
周囲温度	5 °C...60 °C
製品質量	300 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質 モジュールコネクタ	鍛造アルミ合金
材質: ねじ	ステンレス
材質: ブラケット	鍛造アルミ合金