


真空パッド VAS-75-1/4-SI-B

製品番号: 1382165

FESTO

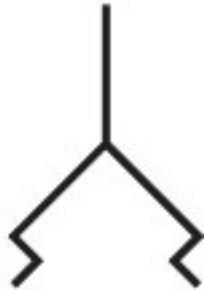

データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|---|
| コネクタ付サクションカップ | 3.5 mm |
| 呼び径 | 4 mm |
| サクションカップ径 | 75 mm |
| サクションカップ容量 | 18.3 cm ³ |
| 有効サクションカップ径 | 66.7 mm |
| 接続位置 | 上 |
| 取付位置 | 任意 |
| サクションカップ形状 | 丸型 フラット |
| 使用圧力 | -0.095 MPa...0 MPa -13.775 psi...0 psi |
| 作動圧力 | -0.95 bar...0 bar |
| 定格作動圧力 | -0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:::]に基づく大気 |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-ゾーン III |
| 食品産業における適合性 | 拡張マテリアル情報をご参照ください。 |
| 周囲温度 | -40 °C...200 °C |
| 公称使用圧力における保持力 | 245 N |
| 製品質量 | 62 g |
| 取付方法 | 真空ポート経由 |
| 真空接続 | G1/4 |
| 色 | 透明 |
| ショア硬さ | 60 ±5 |
| ねじ付トラニオン材質 | 鍛造アルミ合金 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| サクションカップ材質 | VMQ(シリコン) |