


真空パッド
VASB-75-1/4-PUR-B
製品番号: 1396064

FESTO

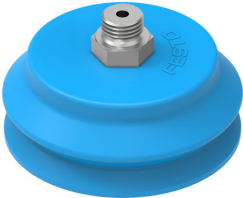

データシート

特徴	値
コネクタ付サクシヨンカップ	15.5 mm
呼び径	4 mm
サクシヨンカップ径	75 mm
サクシヨンカップ容量	65.5 cm ³
有効サクシヨンカップ径	67.4 mm
接続位置	上
取付位置	任意
サクシヨンカップ形状	丸型 ジャバラ1.5段
使用圧力	-0.095 MPa...0 MPa -13.775 psi...0 psi
作動圧力	-0.95 bar...0 bar
定格作動圧力	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...:]に基づく大気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-20 °C...60 °C
公称使用圧力における保持力	250 N
製品質量	90 g
取付方法	真空ポート経由
真空接続	G1/4
色	青
ショア硬さ	60 ±5
ねじ付トラニオン材質	亜鉛ダイキャスト
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
サクシヨンカップ材質	PUR