


真空パッド
VASB-100-1/4-PUR-B
製品番号: 1396066

FESTO

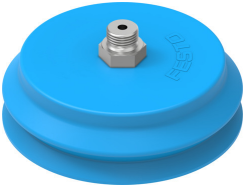

データシート

特徴	値
コネクタ付サクシジョンカップ	15.5 mm
呼び径	4 mm
サクシジョンカップ径	100 mm
サクシジョンカップ容量	128 cm ³
有効サクシジョンカップ径	90.5 mm
接続位置	上
取付位置	任意
サクシジョンカップ形状	丸型 ジャバラ1.5段
使用圧力	-0.095 MPa...0 MPa -13.775 psi...0 psi
作動圧力	-0.95 bar...0 bar
定格作動圧力	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]に基づく大気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-20 °C...60 °C
公称使用圧力における保持力	450 N
製品質量	155 g
取付方法	真空ポート経由
真空接続	G1/4
色	青
ショア硬さ	60 ±5
ねじ付トラニオン材質	亜鉛ダイキャスト
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
サクシジョンカップ材質	PUR