


バーブ型ニップル
CRCN-1/8-PK-3
製品番号: 13969

FESTO

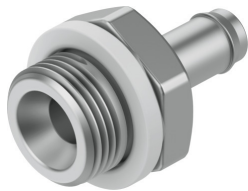

データシート

特徴	値
呼び径	2.5 mm
ねじ付トラニオンのシール方法	シールリング
発注単位	10
全温度範囲の使用圧力	-0.95 bar...10 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	0 °C...60 °C
製品質量	7.52 g
エア接続ポート 1	雄ねじ G1/8
空気圧接続 2	チューブ 外径4mm用
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	ステンレス
材質 ねじシール	強化 PA TPE-U(PU)