


エンドプレートキット
NEV-3DA/DB-NPT
製品番号: 13997

FESTO

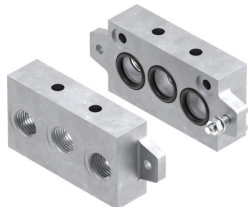

データシート

特徴	値
幅	190 mm
作動圧力	0 bar...16 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:--]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
取付方法 サブプレート	取付穴付
取付方法 バルブ	ねじ込み式
エア接続ポート 1	NPT1-11 1/2
空気圧ポート 3	NPT1-11 1/2
エア接続ポート 5	NPT1-11 1/2