


マニホールドブロック
NAV-1/2-NPT-3C
製品番号: 13999

FESTO

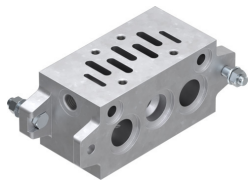

データシート

特徴	値
幅	190 mm
作動圧力	16 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:--]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
取付方法 サブプレート	取付穴付
パイロットエア接続 12	NPT1/8-27
パイロットエア接続14	NPT1/8-27
空気圧接続 2	NPT1/2-14
空気圧接続 4	NPT1/2-14