


モータ取付キット
EAMM-A-R38-40G
製品番号: 1456623

FESTO

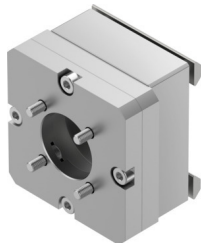

データシート

特徴	値
呼び長さ	37 mm
取付位置	任意
最高回転数	8000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP40
周囲温度	-10 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	3.2 kgmm ²
伝達トルク	4.4 Nm
製品質量	330 g
インタフェースコード アクチュエータ	R38
インタフェースコード モータイン	40G
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠