 



ハンドスライドバルブ
VBOH-32-G38
製品番号: 1482679

FESTO

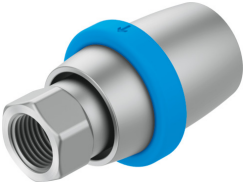

データシート

特徴	値
バルブ機能	3/2 双安定
エア接続ポート 1	G3/8
空気圧接続 2	G3/8
操作方法	手動
取付方法	インライン ねじ込み式
標準公称流量(DIN 1343)	2201 L/min
呼び径	9.9 mm
使用圧力	-0.095 MPa...1.2 MPa
作動圧力	-0.95 bar...12 bar
周囲温度	-10 °C...80 °C
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金, アルマイト処理
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
グリッド寸法	39.5 mm
使用に関する注記	ストレートねじの継手のみ使用可能, テーパーねじはハウジングの破損やスリーブの詰まり、故障の原因となります。
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
構造	スリーブ ゲートバルブ
制御方法	ダイレクト
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
流体温度	-10 °C...80 °C
作動力	41 N
製品質量	70 g
ねじ付トラニオン材質	鍛造アルミ合金, アルマイト処理
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR