


# クランプモジュール EV-32-5

製品番号: 150685

FESTO

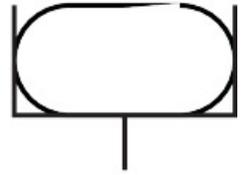

## データシート

特徴	値
ストローク	5 mm
クランプ面	Ø32
取付位置	任意
機能	単動式
使用圧力	0.6 MPa 87 psi
作動圧力	6 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:..]準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...40 °C
製品質量	34 g
取付方法	取付穴付
空気圧接続	M3
材質 ハウジング	アルミダイキャスト
材質 メンブレン	TPE-U(PU)