


スピードコントローラ
GRLA-3/8-NPT-B
製品番号: 151555

FESTO

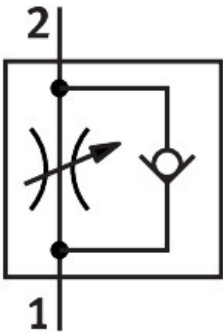

データシート

特徴	値
パルプ機能	一方方向絞り機能メータアウト
エア接続ポート 1	3/8 NPT
空気圧接続 2	NPT3/8
調整部品	スリットねじ
取付方法	ねじ込み式
周囲温度	-10 °C...60 °C
全温度範囲の使用圧力	0.3 bar...10 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
クリーンルーム等級	ISO 14644-1準拠, クラス4
流体温度	-10 °C...60 °C
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質: 中空ボルト	鍛造アルミ合金
材質 調整ねじ	真鍮
材質: ナット	鍛造アルミ合金
材質: スイベルジョイント	亜鉛ダイカスト