


スピードコントローラ
GRLA-10-UNF-B
製品番号: 151572

FESTO

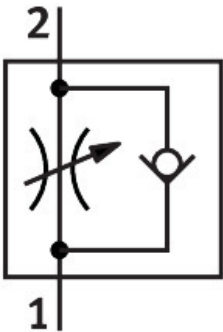

データシート

特徴	値
バルブ機能	一方方向絞り機能メータアウト
エア接続ポート 1	10-32 UNF-2B
空気圧接続 2	10-32 UNF-2A
調整部品	スリットねじ
取付方法	ねじ込み式
作動圧力	0.2 bar...10 bar
周囲温度	-10 °C...60 °C
防爆	証明書に記載されている情報をよく読むこと ゾーン 1 (ATEX) ゾーン 2 (ATEX) ゾーン 21 (ATEX) ゾーン 22 (ATEX)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
クリーンルーム等級	ISO 14644-1 準拠, クラス4
流体温度	-10 °C...60 °C
呼び径	2 mm
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠