


ロッドレスシリンダ
DGO-1 5/8"- -PPV-A-B
製品番号: 15232

FESTO

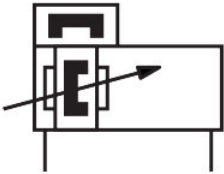

データシート

特徴	値
ストローク	0.04 in...157 in
ピストン径	1 5/8"
クッション	エアクッション, 両側調整可能
ガイド	軸受ガイド
駆動原則	力固定(マグネット)
作動圧力	1.3 bar...7 bar
機能	複動式
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 °C...60 °C
クッション長さ	23 mm
空気圧接続	1/4 NPT