


真空スイッチ VPEV-W-S-LED-GH

製品番号: 152617

FESTO

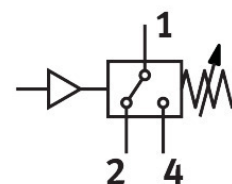

データシート

特徴	値
認証	RCM マーク
CE マーク (適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
測定項目	相対圧力
測定方法	空気圧/電動変換器
圧力測定範囲	-0.8 bar...-0.25 bar
作動圧力	-1 bar...0 bar
最大過負荷圧力	8 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
流体温度	0 °C...60 °C
周囲温度	0 °C...60 °C
スイッチエレメント機能	切換スイッチ
ヒステリシス	0.08 bar...0.25 bar
最大スイッチング周波数	3 Hz
最大出力電流	2500 mA
作動電圧範囲 DC	10 V...30 V
電気ポート 1, 接続種類	プラグ
電気ポート 1, 接続方式	M8x1, EN 61076-2-104準拠のAコード 直径8mm、EN 61076-2-104に準拠したAコード付き
電気ポート 1, 芯数	4
電気ポート 1, 取付方法	スナップインラッチ ねじ式ロック 回転不可
電気ポート 1, 互換性のある取付方法	ラッチ式ロックに対応 回転式ねじロックに対応
取付方法	取付穴付 Hレール付 オプション:
取付位置	任意

特徴	値
空気圧接続	M5
製品質量	56 g
材質 ハウジング	PA PET POM
材質 メンブレン	NBR
切換状態表示	LED 黄
設定範囲 閾値	-0.8 bar...-0.25 bar
保護等級	IP65
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III