


# セミロータリアクチュエータ DRRD-35-180-FH-PA

製品番号: 1526825

FESTO

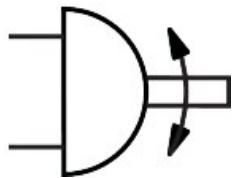

## データシート

特徴	値
サイズ	35
クッショング角度	36 deg
各エンドポジションの回転角度調整範囲	+10 / -150 deg
回転角度	180 deg
クッショング	フレキシブルクッショングリング/プレート両側
取付位置	任意
構造	ラックギヤ/ピニオン
位置検出	近接センサ用
使用圧力	0.3 MPa...0.8 MPa
作動圧力	3 bar...8 bar
機能	複動式
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
クリーンルームの適合性ISO 14644-14	ISO 14644-1準拠, クラス5
周囲温度	-10 °C...60 °C
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論トルク	15.8 Nm
許容負荷慣性モーメント	0.25 kgm <sup>2</sup>
製品質量	4510 g
取付方法	オプション: 取付穴付 雌ねじ付
空気圧接続	G1/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: ドライブシャフト	焼戻し鋼
材質: カバー	アルミ アルマイト
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金 平滑アルマイト処理