


シャットオフバルブ HE-2-1/8-QS-6

製品番号: 153471

FESTO

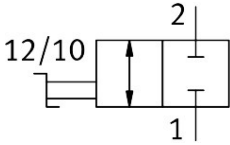

データシート

特徴	値
バルブ機能	2/2 双安定
エア接続ポート 1	R1/8
空気圧接続 2	QS-6
操作方法	手動
取付方法	中空穴でのダイレクトマウント ねじによる直接取付 オプション:
標準公称流量(DIN 1343)	279.9 L/min
呼び径	3.2 mm
使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa
作動圧力	-0.95 bar...10 bar
周囲温度	0 °C...60 °C
材質 ハウジング	PBT-剛性
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:::]準拠の圧縮空気
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
構造	ピストン ゲートバルブ
制御方法	ダイレクト
流れ方向	リバーシブル
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	0 °C...60 °C
製品質量	29 g
ねじ付トラニオン材質	真鍮 ニッケルめっき
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR