


差圧式レギュレータ  
LRL1-1/8-QS-6  
製品番号: 153501

FESTO

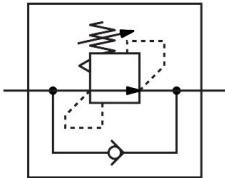

データシート

| 特徴            | 値                                    |
|---------------|--------------------------------------|
| コントローラ機能      | 差圧一定<br>逆電流動作付                       |
| エア接続ポート 1     | G1/8                                 |
| 空気圧接続 2       | QS-6                                 |
| 取付方法          | ねじ込み式                                |
| 定格流量(開)       | 155 L/min                            |
| 制御圧力範囲        | 2 bar...6 bar                        |
| 入力圧力 1        | 0 MPa...0.9 MPa<br>0 psi...130.5 psi |
| 入力圧力1         | 0 bar...9 bar                        |
| 周囲温度          | 0 °C...60 °C                         |
| 材質 ハウジング      | PBT-剛性                               |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気       |
| 作動ヒューズ        | カウンタリング                              |
| 取付位置          | 任意                                   |
| 構造            | 直動式ピストンレギュレータ<br>連続圧力供給機能付           |
| 公称流量, 閉時      | 140 L/min                            |
| 使用流体/制御流体の情報  | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)               |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L                    |
| 製品質量          | 20 g                                 |
| ねじ付トラニオン材質    | 真鍮ニッケルめっき                            |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                               |
| 材質 ねじシール      | PTFE                                 |