


# モータ折り返しキット EAMM-U-86-D60-52B/C-102

製品番号: 1537000

FESTO

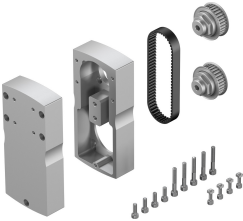

## データシート

| 特徴                 | 値                     |
|--------------------|-----------------------|
| サイズ                | 86                    |
| 取付位置               | 任意                    |
| ギア比                | 1:1                   |
| 最高回転数              | 5000 1/min            |
| LABS 認証            | VDMA24364-ゾーン III     |
| 保管温度               | -25 -C...60 -C        |
| 相対湿度               | 0 ~ 95%               |
| 保護等級               | IP40                  |
| 周囲温度               | -10 -C...60 -C        |
| 負荷慣性モーメント          | 175 kgmm <sup>2</sup> |
| アイドリング駆動トルク        | 0.25 Nm               |
| 伝達トルク              | 9.5 Nm                |
| 製品質量               | 2520 g                |
| インタフェースコード アクチュエータ | D60B                  |
| インタフェースコード モータイン   | 52B<br>52C            |
| マテリアルに関する注意事項      | RoHS 準拠               |