


シャットオフバルブ
HE-3-QS-1/2-U
製品番号: 153979

FESTO

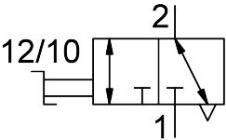

データシート

特徴	値
バルブ機能	3/2 双安定
追加機能選択	排気機能付
エア接続ポート 1	QS-1/2
空気圧接続 2	QS-1/2
操作方法	手動
取付方法	中空穴でのダイレクトマウント インライン オプション:
標準公称流量(DIN 1343)	777.6 L/min
呼び径	4.7 mm
使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa
作動圧力	-0.95 bar...10 bar
周囲温度	0 °C...60 °C
材質 ハウジング	PBT-剛性
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気
排気機能	スロットル不可
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
構造	ピストンゲートバルブ
制御方法	ダイレクト
流れ方向	逆流不可
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
クリーンルーム等級	ISO 14644-1準拠, クラス4
流体温度	0 °C...60 °C
製品質量	46 g
空気圧ポート 3	ダクトなし
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR