


モータ取付キット EAMM-A-R38-57A

製品番号: 1578138

FESTO

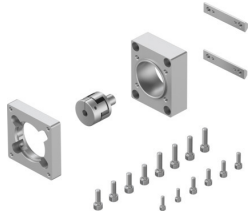

データシート

特徴	値
呼び長さ	31 mm
取付位置	任意
最高回転数	8000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP40
周囲温度	-10 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	3.2 kgmm ²
伝達トルク	3.6 Nm
製品質量	280 g
インタフェースコード アクチュエータ	R38
インタフェースコード モータイン	57A
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠