


セミロータリアクチュエータ

DRRD-32-180-FH-PA

製品番号: 1578512

FESTO

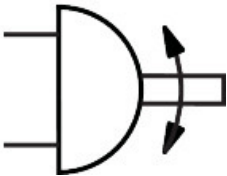

データシート

特徴	値
サイズ	32
クッション角度	33 deg
各エンドポジションの回転角度調整範囲	+10 /-100 deg
回転角度	180 deg
クッション	フレキシブルクッションリング/プレート 両側
取付位置	任意
構造	ラックギヤ/ピニオン
位置検出	近接センサ用
使用圧力	0.3 MPa...0.8 MPa
作動圧力	3 bar...8 bar
機能	複動式
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
周囲温度	-10 °C...60 °C
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論トルク	10.1 Nm
許容負荷慣性モーメント	0.15 kgm ²
製品質量	2816 g
取付方法	取付穴付 雌ねじ付 オプション:
空気圧接続	G1/8
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質: ドライブシャフト	焼戻し鋼
材質: カバー	鍛造アルミ合金 アルマイト
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金 平滑アルマイト処理