


スピードコントローラ GR-M3

製品番号: 15899

FESTO

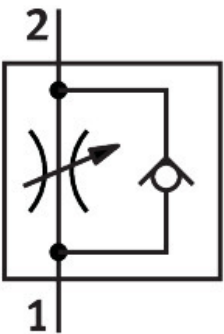

データシート

特徴	値
バルブ機能	一方方向流量絞り機能
エア接続ポート 1	M3
空気圧接続 2	M3
調整部品	ローレットネジ
取付方法	フロントパネル取付 取付穴付 オプション:
制御流れの標準流量	29.5 L/min
制御流れ方向の標準流量	26 L/min...27.5 L/min
作動圧力	0.3 bar...8 bar
周囲温度	-10 °C...60 °C
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金
防爆	証明書に記載されている情報をよく読むこと ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
取付位置	任意
作動流体	ISO 8573-1:2010 [6:4:4]に準拠した圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
製品質量	2.5 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質 調整ねじ	真鍮