


圧力スイッチ PEV-1/4-A-SW27

製品番号: 159259

FESTO

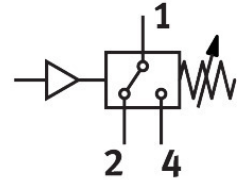

データシート

特徴	値
CEマーク (適合性宣言を参照)	欧州低電圧指令に準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK電気機器規定に準拠
測定項目	相対圧力
測定方法	空気圧/電動変換器
圧力測定範囲	1 bar...10 bar
作動圧力	1 bar...10 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:..]に準拠した圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
流体温度	-20 °C...80 °C
周囲温度	-20 °C...100 °C
スイッチエレメント機能	切換スイッチ
最大スイッチング周波数	3 Hz
最大切換出力電圧 AC	250 V
最大スイッチング出力電圧 DC	250 V
最大出力電流	4000 mA
作動電圧範囲 DC	12 V...250 V
電気接続	4 ピン プラグ
取付方法	ねじ込み式
取付位置	任意
空気圧接続	G1/4
製品質量	138 g
材質 ハウジング	亜鉛めっき鋼
材質 メンブレン	NBR
設定範囲 閾値	1 bar...10 bar
保護等級	IP65
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L