


フィルタ
LF-3/8-D-MIDI-A
製品番号: 159577

FESTO

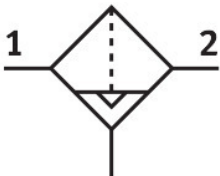

データシート

特徴	値
サイズ	Midi
シリーズ	D
取付位置	垂直 $\pm 5^\circ$
ろ過度	40 μm
ドレン	全自動式
構造	遠心分離機付焼結フィルタ
シェル保護	メタル製ボウルガード
作動圧力	2 bar...12 bar
標準公称流量(DIN 1343)	2700 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:9:-]準拠の圧縮空気 不活性ガス
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:8:4]に準拠した圧縮空気 不活性ガス
流体温度	5 °C...60 °C
周囲温度	5 °C...60 °C
製品質量	700 g
取付方法	インライン アクセサリ付
エア接続ポート 1	G3/8
空気圧接続 2	G3/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: フィルタ	PE
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造
ボウル材質	PC