


ルブリケータ
LOE-1/8-D-MINI
製品番号: 159620

FESTO

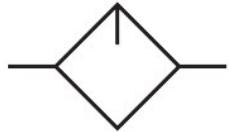

データシート

特徴	値
サイズ	ミニ
シリーズ	D
取付位置	垂直 $\pm 5^\circ$
構造	比例式標準オイルミスト
最大オイル充填量	45 cm ³
シェル保護	メタル製ボウルガード
使用圧力	0 MPa...1.6 MPa 0 psi...232 psi
作動圧力	0 bar...16 bar
ルブリケータの最低流量	3 L/min
標準公称流量(DIN 1343)	1300 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:4:-]準拠の圧縮空気 不活性ガス
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	270 g
取付方法	アクセサリ付
エア接続ポート 1	G1/8
空気圧接続 2	G1/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
ボウル材質	PC