


分岐モジュール PMBL-186-HP3-H

製品番号: 1609073

FESTO

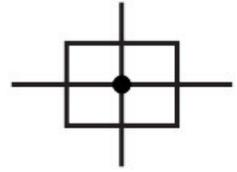

データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------------|--------------------------------|
| 呼び幅 DN | 54 |
| シリーズ | L |
| 取付位置 | 任意 |
| 構造 | 分岐モジュール |
| 使用圧力 | 0 MPa...5 MPa |
| 作動圧力 | 0 bar...50 bar |
| CEマーク (適合性宣言を参照) | EU圧力機器指令準拠 |
| UKCA マーク (適合性宣言を参照) | UK 圧力機器規定に準拠 |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [-:...]準拠の圧縮空気 |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-ゾーン III |
| 保管温度 | -10 °C...60 °C |
| 食品産業における適合性 | 拡張マテリアル情報をご参照ください。 |
| 流体温度 | 5 °C...60 °C |
| 周囲温度 | 5 °C...60 °C |
| 空気圧ポート 3 | G1 |
| 空気圧接続 4 | G1 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質 シール | NBR |
| 材質 ハウジング | 鍛造アルミ合金 |