

 

# 空気圧バルブ

## JD-5/2-D-02

部品番号: 161084

FESTO

2009年廃番予定品

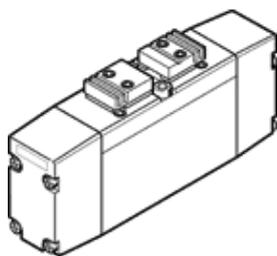

## データシート

| 特長          | 値                                  |
|-------------|------------------------------------|
| バルブ機能       | 5方弁ダブル片側信号優先                       |
| 操作方法        | 空気圧                                |
| 幅           | 18 mm                              |
| 標準流量        | 500 l/min                          |
| 使用圧力        | -0.9 ... 10 bar                    |
| 構造          | スプール弁                              |
| 認証          | Germanischer Lloyd                 |
| オリフィス径      | 6 mm                               |
| スクリーンサイズ    | 19 mm                              |
| 排気機能        | 調整可                                |
| シール         | ソフトシール                             |
| 取付方向        | 任意                                 |
| 適合または準拠規格   | VDMA 24563                         |
| 手動操作        | なし                                 |
| 制御方法        | 直動                                 |
| パイロット方式     | 内部パイロット                            |
| 流れ方向        | 逆流可能                               |
| パイロット圧力     | 2 ... 10 bar                       |
| 切換時間        | 6 ms                               |
| 切換時間 (片側優先) | 6 ms                               |
| 作動流体        | ろ過圧縮空気、フィルタろ過度 40µm、給油または無給油<br>真空 |
| 耐酸性クラス: CRC | 2                                  |
| 流体温度        | -10 ... 60 °C                      |
| パイロット流体     | ろ過圧縮空気、フィルタろ過度 40µm、給油または無給油       |
| 周囲温度        | -10 ... 60 °C                      |
| 質量          | 110 g                              |
| 取付方法        | 取付穴                                |
| エア接続ポート 1   | VDMA 24563規格サイズ2用サブベース             |
| エア接続ポート 2   | VDMA 24563規格サイズ2用サブベース             |
| エア接続ポート 3   | VDMA 24563規格サイズ2用サブベース             |
| エア接続ポート 4   | VDMA 24563規格サイズ2用サブベース             |
| エア接続ポート 5   | VDMA 24563規格サイズ2用サブベース             |
| 材質 シール      | NBR                                |
| 材質ハウジング     | アルミダイカスト                           |