
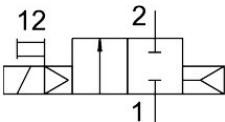


ソレノイドバルブ
MN1H-2-1 1/2-MS-NPT
製品番号: 161735

FESTO

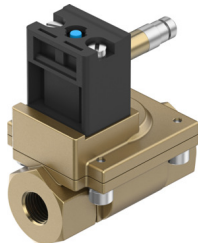

データシート

特徴	値
構造	ダイヤフラムバルブ
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
取付方法	インライン
接続装備	NPT 1 1/2
呼び径	40 mm
バルブ機能	2/2 クローズ, 単安定
手動操作	アクセサリでロック ノンロック
流れ方向	逆流れ不可
流体	ろ過された圧縮空気, ろ過度 200µm
排気機能	スロットル不可
リセット方法	エアスプリング
制御方法	パイロット式
流体圧力	0.5 bar...10 bar
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
材質: ねじ	ステンレス
材質番号 ねじ	1.4301
製品質量	2600 g
保護等級	IP65