


# フィルタ LF-3/4-D-5M-MAXI-A

製品番号: 162624

FESTO

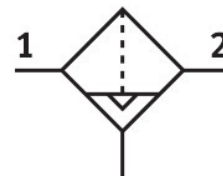

## データシート

| 特徴               | 値                                       |
|------------------|---|
| サイズ              | Maxi                                    |
| シリーズ             | D                                       |
| 取付位置             | 垂直 ±5°                                  |
| ろ過度              | 5 µm                                    |
| ドレン              | 全自動式                                    |
| 構造               | 遠心分離機付焼結フィルタ                            |
| シェル保護            | メタル製ボウルガード                              |
| 作動圧力             | 2 bar...12 bar                          |
| 標準公称流量(DIN 1343) | 3600 L/min                              |
| 作動流体             | ISO 8573-1:2010 [7:9:-]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス |
| 耐食性クラス KBK       | 2 - 適度な耐食性                              |
| LABS 認証          | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 保管温度             | -10 °C...60 °C                          |
| 2次側のエアオリティクラス    | ISO 8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス |
| 流体温度             | 5 °C...60 °C                            |
| 周囲温度             | 5 °C...60 °C                            |
| 製品質量             | 1340 g                                  |
| 取付方法             | インライン<br>アクセサリ付                         |
| エア接続ポート 1        | G3/4                                    |
| 空気圧接続 2          | G3/4                                    |
| 材料に関する注意事項       | RoHS準拠                                  |
| 材質: フィルタ         | PE                                      |
| 材質 ハウジング         | 亜鉛加圧鋳造                                  |
| ボウル材質            | PC                                      |