


サービスユニット
FRC-3/4-D-O-MAXI-A
製品番号: 162752

FESTO

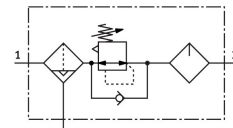

データシート

特徴	値
サイズ	Maxi
シリーズ	D
作動ヒューズ	止金具付回転ノブ
取付位置	垂直 $\pm 5^\circ$
ドレン	全自動式
構造	圧力計なしフィルタレギュレータ 比例式標準オイルミスト
最大ドレン量	80 cm ³
ろ過度	40 μ m
シェル保護	メタル製ボウルガード
圧カインジケータ	G1/4準備
使用圧力	0.2 MPa...1.2 MPa
作動圧力	2 bar...12 bar
制御圧力範囲	0.5 bar...12 bar
最大圧ヒステリシス	0.04 MPa
最大圧力ヒステリシス	0.4 bar
最高圧力ヒステリシス	5.8 psi
標準公称流量(DIN 1343)	8300 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:9:-]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
2次側のエアオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:8:-]に準拠した圧縮空気
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	2280 g
取付方法	インライン アクセサリ付
エア接続ポート 1	G3/4
空気圧接続 2	G3/4
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造

特徴	値
ボウル材質	PC