


# サービスユニット FRC-3/4-D-7-MAXI

製品番号: 162760

FESTO

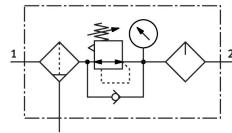

## データシート

特徴	値
サイズ	Maxi
シリーズ	D
作動ヒューズ	止金具付回転ノブ
取付位置	垂直 $\pm 5^\circ$
ドレン	マニュアル回転式
構造	圧力計付フィルタレギュレータ 比例式標準オイルミスト
最大ドレン量	80 cm <sup>3</sup>
ろ過度	40 µm
シェル保護	メタル製ボウルガード
圧力インジケータ	圧力計付
使用圧力	0.1 MPa...1.6 MPa
作動圧力	1 bar...16 bar
制御圧力範囲	0.5 bar...7 bar
最大圧ヒステリシス	0.04 MPa
最大圧力ヒステリシス	0.4 bar
最高圧力ヒステリシス	5.8 psi
標準公称流量(DIN 1343)	8500 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [:::] 準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	2390 g
取付方法	インライン アクセサリ付
エア接続ポート 1	G3/4
空気圧接続 2	G3/4
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造
ボウル材質	PC