
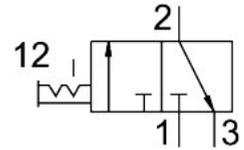


ON / OFFバルブ PVEL-H-124-HP3

製品番号: 1629207

FESTO

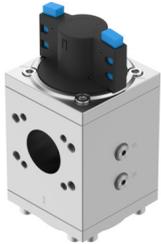

データシート

特徴	値
シリーズ	L
呼び幅 DN	54
構造	ピストンゲートバルブ
操作方法	手動
シーリング原理	ソフト
排気機能	スロットル不可
作動ヒューズ	止金具付回転ノブ アクセサリでロック可能
リセット方法	強制ガイド
制御方法	ダイレクト
バルブ機能	3/2 双安定
使用圧力	0 MPa...5 MPa
作動圧力	0 bar...50 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
流体温度	5 °C...50 °C
周囲温度	5 °C...50 °C
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU圧力機器指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 圧力機器規定に準拠
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
取付位置	任意
製品質量	5900 g
空気圧ポート 3	G1/2
材質: ピストンスライド	鍛造アルミ合金
材質 シール	NBR PE
材質ハウジング	鍛造アルミ合金