


分岐モジュール  
FRM-1/4-D-MINI  
製品番号: 164950

FESTO

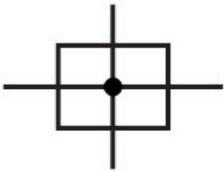

データシート

| 特徴             | 値                                       |
|----------------|-----------------------------------------|
| 取付位置           | 任意                                      |
| 構造             | 分岐モジュール                                 |
| 使用圧力           | 0 MPa...1.6 MPa                         |
| 作動圧力           | 0 bar...16 bar                          |
| 主流量の方1->2の標準流量 | 3300 L/min                              |
| 作動流体           | ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス |
| 耐食性クラス KBK     | 2 - 適度な耐食性                              |
| LABS 認証        | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 保管温度           | -10 °C...60 °C                          |
| 2次側のエアクオリティクラス | ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス |
| 流体温度           | -10 °C...60 °C                          |
| 周囲温度           | -10 °C...60 °C                          |
| 製品質量           | 197 g                                   |
| エア接続ポート 1      | G1/4                                    |
| 空気圧接続 2        | G1/4                                    |
| 空気圧ポート 3       | G1/4                                    |
| 空気圧接続 4        | G1/4                                    |
| マテリアルに関する注意事項  | RoHS準拠                                  |
| 材質 ハウジング       | 亜鉛加圧鋳造                                  |