


ボールバルブ
VZBA-3/8"-GGG-63-32T-F0304-V4V4T
製品番号: 1692221

FESTO

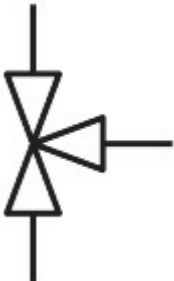

データシート

特徴	値
構造	3方向ボールバルブ T字穴
操作方法	機械式
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
取付方法	インライン
接続装備	Rp3/8
スイッチ位置指示器	スロット方向 = フロー方向
フランジ穴パターン	F03 F04
内径	12.7 mm
呼び幅 DN	10
バルブ機能	3ポート
手動操作	なし
流れ方向	リバーシブル
公称圧力 継手 PN	63
操作トルク	13 Nm
規格ベース	EN 10226-1 ISO 5211
流体	ISO 8573-1:2010 [-:~:]に準拠した圧縮空気 不活性ガス 水・水蒸気ではない 中性の液体 その他のフロー媒体 要求に応じて
流体温度	-10 °C...200 °C
フロー Kv タイプ T 角あり	4.5 m³/h
フロー Kv タイプ T ストレート	8 m³/h
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
材質 ハウジング	ステンレス

特徴	値
マテリアル番号 ハウジング	1.4408
材質 シール	PTFE PTFE強化型
ボール材質	ステンレス
ボールの材質番号	1.4408
シャフト材質	ステンレス
シャフト材質番号	1.4401
製品質量	700 g
防爆	ゾーン 1 (ATEX) ゾーン 2 (ATEX) ゾーン 21 (ATEX) ゾーン 22 (ATEX)
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性