


# ボールバルブ

## VZBA-11/4"-GGG-63-32T-F0405-V4V4T

製品番号: 1692228

FESTO

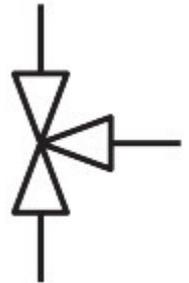

## データシート

| 特徴                 | 値  |
|--------------------|--|
| 構造                 | 3方向ボールバルブ<br>T字穴   |
| 操作方法               | 機械式  |
| シーリング原理            | ソフト  |
| 取付位置               | 任意   |
| 取付方法               | インライン  |
| 接続装備               | Rp1 1/4  |
| スイッチ位置指示器          | スロット方向 = フロー方向   |
| フランジ穴パターン          | F04<br>F05   |
| 内径                 | 25.4 mm  |
| 呼び幅 DN             | 32   |
| バルブ機能              | 3ポート   |
| 手動操作               | なし   |
| 流れ方向               | リバーシブル   |
| 公称圧力 継手 PN         | 63   |
| 操作トルク              | 35 Nm  |
| 規格ベース              | EN 10226-1<br>ISO 5211   |
| 流体                 | ISO 8573-1:2010 [-:~:]に準拠した圧縮空気<br>不活性ガス<br>水・水蒸気ではない<br>中性の液体<br>その他のフロー媒体 要求に応じて |
| 流体温度               | -10 °C...200 °C  |
| フロー Kv タイプ T 角あり   | 18 m³/h  |
| フロー Kv タイプ T ストレート | 36.5 m³/h  |
| マテリアルに関する注意事項      | RoHS準拠   |
| LABS 認証            | VDMA24364・ゾーン III  |
| 材質ハウジング            | ステンレス  |

| 特徴                  | 値  |
|---------------------|--|
| マテリアル番号ハウジング        | 1.4408   |
| 材質 シール              | PTFE<br>PTFE強化型  |
| ボール材質               | ステンレス  |
| ボールの材質番号            | 1.4408   |
| シャフト材質              | ステンレス  |
| シャフト材質番号            | 1.4401   |
| 製品質量                | 2800 g   |
| CEマーク(適合性宣言を参照)     | EU圧力機器指令準拠   |
| UKCA マーク (適合性宣言を参照) | UK 圧力機器規定に準拠   |
| 防爆                  | ゾーン 1(ATEX)<br>ゾーン 2(ATEX)<br>ゾーン 21(ATEX)<br>ゾーン 22(ATEX) |
| 耐食性クラス KBK          | 3 - 高度の耐腐食性  |