


# ON / OFFバルブ HE-D-MINI

製品番号: 170681

FESTO

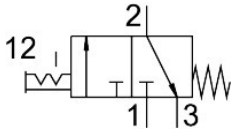

## データシート

| 特徴            | 値                                       |
|---------------|-----------------------------------------|
| 構造            | ピストン ゲートバルブ                             |
| 操作方法          | 手動                                      |
| シーリング原理       | ソフト                                     |
| 排気機能          | スロットル不可                                 |
| 手動操作          | なし                                      |
| バルブ機能         | 3/2 双安定                                 |
| 使用圧力          | 0 MPa...1.6 MPa                         |
| 作動圧力          | 0 bar...16 bar                          |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス |
| 使用流体/制御流体の情報  | 潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)                 |
| 耐食性クラス KBK    | 2 - 適度な耐食性                              |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                  |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 流体温度          | -10 °C...60 °C                          |
| 周囲温度          | -10 °C...60 °C                          |
| 取付方法          | インライン<br>アクセサリ付                         |
| 取付位置          | 任意                                      |
| 流れ方向          | 逆流不可                                    |
| 製品質量          | 192 g                                   |
| 空気圧ポート 3      | G1/8                                    |
| 2次側のエアオリティクラス | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス |
| 材質 シール        | NBR                                     |
| 材質 ハウジング      | アルミダイキャスト                               |