 



分岐モジュール  
FRM-H-D-MIDI

製品番号: 170688

FESTO

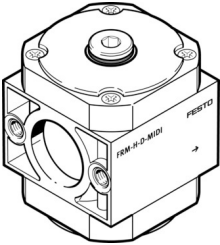

データシート

| 特徴              | 値                                       |
|-----------------|-----------------------------------------|
| 取付位置            | 任意                                      |
| 構造              | 分岐モジュール                                 |
| 使用圧力            | 0.02 MPa...1.6 MPa                      |
| 作動圧力            | 0.2 bar...16 bar                        |
| 主流量の方向1->2の標準流量 | 5100 L/min                              |
| 作動流体            | ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス |
| 耐食性クラス KBK      | 2 - 適度な耐食性                              |
| LABS 認証         | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 保管温度            | -10 °C...60 °C                          |
| 2次側のエアクオリティクラス  | ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス |
| 流体温度            | -10 °C...60 °C                          |
| 周囲温度            | -10 °C...60 °C                          |
| 製品質量            | 386 g                                   |
| 空気圧ポート 3        | G1/2                                    |
| 空気圧接続 4         | G1/4                                    |
| マテリアルに関する注意事項   | RoHS準拠                                  |
| 材質 ハウジング        | アルミダイキャスト                               |