


ON / OFF バルブ HEL-D-MINI

製品番号: 170690

FESTO

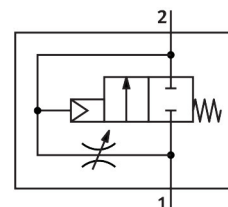

データシート

特徴	値
排気機能	スロットル調整可
操作方法	空気圧式
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
手動操作	なし
構造	ピストン ゲートバルブ
リセット方法	メカスプリング
制御方法	ダイレクト
流れ方向	逆流れ不可
バルブ機能	2/2 クローズ, 単安定
使用圧力	0.3 MPa...1.6 MPa
作動圧力	3 bar...16 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	126 g
取付方法	インライン
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	アルミダイキャスト