


電空レギュレータ
PREL-90-HP3-V1-A-40CFX-S2-3
製品番号: 1709131

FESTO

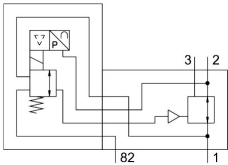

データシート

特徴	値
サイズ	90
呼び幅 DN	24
シリーズ	L
取付位置	垂直
操作方法	電動
構造	電動制御レギュレータ
コントローラ機能	出力圧力定数 予圧補正付 二次排気あり
使用圧力	0 MPa...5 MPa
作動圧力	0 bar...50 bar
制御圧力範囲	0.6 bar...40 bar
定格動作電圧 DC	24 V
アナログアウトプットの信号範囲	4 ~ 20mA
アナログインプットの信号範囲	0 ~ 10V
規定/実際値	電圧タイプ 0 ~ 10V
認証	特殊機器タイプテスト証明
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-10 °C...60 °C
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
流体温度	5 °C...50 °C
周囲温度	5 °C...50 °C
製品質量	6100 g
電気ポート IN	プラグ, M12, 5ピン, Aコード
電気ポート OUT	プラグ, M12, 5ピン, Aコード
取付方法	オプション: サービスユニット上 アクセサリ付
エア接続ポート 1	G1
エア接続ポート 11	G1/4

特徴	値
空気圧接続 2	G1
エア接続ポート 22	G1/4
空気圧ポート 3	G1
空気圧接続 82	G3/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
下部カバーの材質	アルミ, アルマイト
材質 スプリング	ばね鋼
材質 ハウジング	アルミ, アルマイト