


電空レギュレータ

PREL-186-HP3-A4-A-40CFX-1

製品番号: 1709213

FESTO

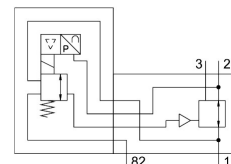

データシート

特徴	値
サイズ	186
呼び幅 DN	45
シリーズ	L
取付位置	垂直
操作方法	電動
構造	電動制御レギュレータ
コントローラ機能	出力圧力定数 予圧補正付 二次排気あり
使用圧力	0 MPa...5 MPa
作動圧力	0 bar...50 bar
制御圧力範囲	0.4 bar...40 bar
最大圧力ヒステリシス	0.806 bar
定格動作電圧 DC	24 V
アナログアウトプットの信号範囲	4 ~ 20mA
アナログインプットの信号範囲	4 ~ 20mA
規定/実値	電流タイプ4 ~ 20mA
認証	特殊機器タイプテスト証明
CEマーク (適合性宣言を参照)	EU 圧力機器指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 圧力機器規定に準拠
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-10 °C...60 °C
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
流体温度	5 °C...50 °C
周囲温度	5 °C...50 °C
電気ポート IN	プラグ, M12, 5ピン, Aコード
電気ポート OUT	プラグ, M12, 5ピン, Aコード
取付方法	サービスユニット上 アクセサリ付 オプション:

特徴	値
エア接続ポート 1	G1
エア接続ポート 11	G1/4
空気圧接続 2	G1
エア接続ポート 22	G1/4
空気圧ポート 3	G1
空気圧接続 82	G1/2
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
下部カバーの材質	アルミ, アルマイト
材質 スプリング	ばね鋼
材質 ハウジング	アルミ, アルマイト