


モータ取付キット
EAMM-A-P4-28B-28A
製品番号: 1731466

FESTO

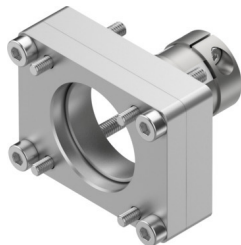

データシート

特徴	値
呼び長さ	12 mm
取付位置	任意
最高回転数	10000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP40
周囲温度	-10 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	0.28 kgmm ²
伝達トルク	0.7 Nm
製品質量	40 g
インタフェースコード アクチュエータ	P4-28B
インタフェースコード モータイン	28A
インタフェースコード カップリングハウジング	28B
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠