


真空パッド
VAS-5-M5-NBR
製品番号: 173439

FESTO

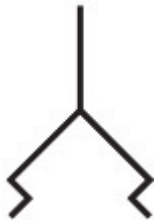

データシート

特徴	値
呼び径	1.5 mm
サクシヨンカップ径	5 mm
有効サクシヨンカップ径	4 mm
接続位置	上
サクシヨンカップ形状	丸型 フラット
使用圧力	-0.095 MPa...0 MPa -13.775 psi...0 psi
作動圧力	-0.95 bar...0 bar
定格作動圧力	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]に基づく大気
LABS 認証	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-20 °C...80 °C
真空 70%時の離脱力	0.9 N
公称使用圧力における保持力	0.9 N
固定ねじ	M5
サクシヨンカップマウント	M5
真空接続	M5
色	黒
ショア硬さ	55 ±5
ねじ付トラニオン材質	鍛造アルミ合金
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
サクシヨンカップ材質	NBR