


レギュレータ

LR-3/4-D-7-O-MIDI-NPT

製品番号: 173667

FESTO

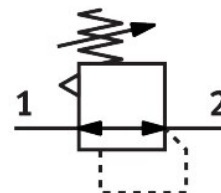

データシート

特徴	値
サイズ	Midi
シリーズ	D
使用圧力	1.6 MPa
作動圧力	16 bar
制御圧力範囲	0.5 bar...7 bar
最大圧ヒステリシス	0.02 MPa
最大圧力ヒステリシス	0.2 bar
最高圧力ヒステリシス	2.9 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
2次側のエアオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
エア接続ポート 1	NPT 3/4
空気圧接続 2	NPT 3/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠