


フィルタ
LF-3/4-D-5M-MIDI-NPT
製品番号: 173698

FESTO

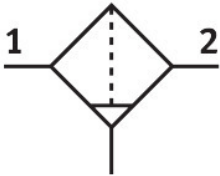

データシート

特徴	値
サイズ	Midi
シリーズ	D
取付位置	垂直
ろ過度	5 µm
ドレン	手動 タッチ
シェル保護	メタル製ボウルガード
作動圧力	0 bar...16 bar
標準公称流量(DIN 1343)	2000 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
取付方法	インライン ブラケット付 オプション:
エア接続ポート 1	NPT 3/4
空気圧接続 2	NPT 3/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質: フィルタ	PE
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造
ボウル材質	PC