


ルブリケータ
LOE-1/4-D-MINI-NPT

製品番号: 173821

FESTO

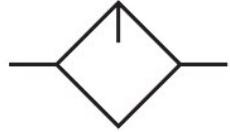

データシート

| 特徴 | 値 |
|------------------|---|
| 最大オイル充填量 | 45 cm ³ |
| シェル保護 | メタル製ボウルガード |
| 使用圧力 | 1.6 MPa 232 psi |
| 作動圧力 | 16 bar |
| ルブリケータの最低流量 | 3 L/min |
| 標準公称流量(DIN 1343) | 2300 L/min |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転不可 |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 保管温度 | -10 °C...60 °C |
| 2次側のエアクオリティクラス | ISO 8573-1:2010 [7:4:-]準拠の圧縮空気 不活性ガス |
| 流体温度 | -10 °C...60 °C |
| 周囲温度 | -10 °C...60 °C |
| 製品質量 | 270 g |
| 取付方法 | アクセサリ付 |
| エア接続ポート 1 | 1/4 NPT |
| 空気圧接続 2 | NPT1/4 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| ボウル材質 | PC |